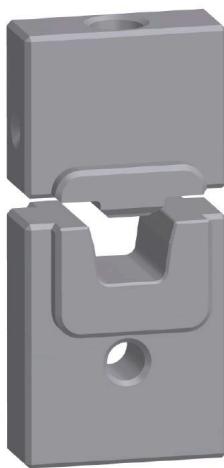


ES APG 80 AEH 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	70mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	1502070000
Art	ES APG 80 AEH 70
GTIN (EAN)	4050118310306
VPE	1 ST

ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 405.6 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG 2/0	Leiterquerschnitt min. AWG 2/0
Crimpbereich, max. 70 mm ²	

Crimpeinsätze

Crimpbreite 24 mm	Crimpquerschnitt Kupfer 70
Crimpbreite in mm 24	

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Trapezcrimp	
Kabelschuhquerschnitt nominal	70 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001282	ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282	ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECCLASS 15.0 21-04-90-90	