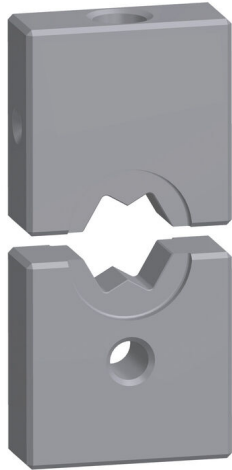


ES APG 80 WM 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adernhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	50mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502500000
Art	ES APG 80 WM 50
GTIN (EAN)	4050118310658
VPE	1 ST

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	346.3 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	1	Leiterquerschnitt min. AWG	1
Crimpbereich, max.	50 mm ²		

Crimpeinsätze

Crimpbreite	12 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	50
Crimpbreite in mm	12		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 50 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Zubehör
50 mm²

50 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496590000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496600000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496610000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496620000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M14/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1495750000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M16/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496630000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M20/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1495840000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-50 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494820000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-50 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494830000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-50 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494840000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
VPE	25 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M6/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495950000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305388	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495970000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305425	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495980000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305494	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495990000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305654	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M14/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494650000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M16/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496000000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305630	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M20/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494710000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304442	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496270000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305937	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M8/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496280000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306101	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M10/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496290000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305760	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M12/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496300000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306040	
VPE	50 ST	
Art	VSTN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1494750000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm²,Keine
GTIN (EAN)	4050118304381	
VPE	50 ST	
Art	KP-M6/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498510000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308006	
VPE	100 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M8/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498070000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498080000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498090000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
VPE	100 ST	
Art	KP-M14/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498570000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498110000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
VPE	100 ST	
Art	KP-M20/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498120000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497590000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497610000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497620000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M16/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497630000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498660000	Kabelschuh,50 mm ² ,50 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307948	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M6/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493510000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493150000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
VPE	50 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KQN-M10/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493160000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M12/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493170000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M16/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493180000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M20/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493530000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
VPE	50 ST	
Art	KSN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1492820000	Kabelschuh,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
VPE	50 ST	
Art	VPLN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1492930000	Kabelschuh,50 mm ² ,50 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302684	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/50	Ausführung
Best.-Nr.	1493070000	Kabelschuh,50 mm ² ,50 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302691	
VPE	100 ST	