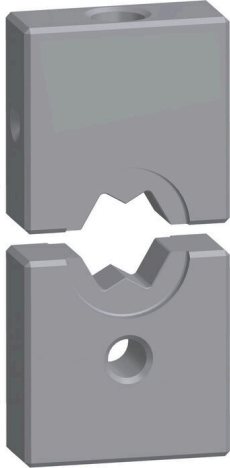


ES APG 80 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	240mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502580000
Art	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	302.8 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	450	Leiterquerschnitt min. AWG	450
Crimpbereich, max.	240 mm ²		

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	240
Crimpbreite in mm	7		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 240 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

240 mm²



240 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495480000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495490000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495500000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1497270000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495510000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495520000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494340000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M12/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494350000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M16/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494370000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
VPE	5 ST	
Art	KWN-M10/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494590000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
VPE	25 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494610000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494620000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494630000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495400000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M16/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495410000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M20/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495420000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
VPE	15 ST	
Art	VSTN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1497400000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118306965	
VPE	25 ST	
Art	KP-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498390000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
VPE	20 ST	
Art	KP-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498410000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
VPE	20 ST	
Art	KP-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498530000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
VPE	20 ST	
Art	KP-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498420000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
VPE	20 ST	
Art	KP-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498430000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
VPE	20 ST	
Art	KWPN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496730000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
VPE	20 ST	

ES APG 80 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496740000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
VPE	20 ST	
Art	KWPN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496750000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
VPE	20 ST	
Art	VPN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498730000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308044	
VPE	15 ST	
Art	KQN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1493460000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1493470000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1493480000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
VPE	25 ST	