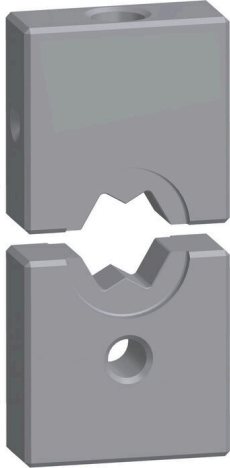


ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	300mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502590000
Art	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	277 g
--------------	-------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	600	Leiterquerschnitt min. AWG	600
Crimpbereich, max.	300 mm ²		

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	300
Crimpbreite in mm	7		


Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 300 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

300 mm²

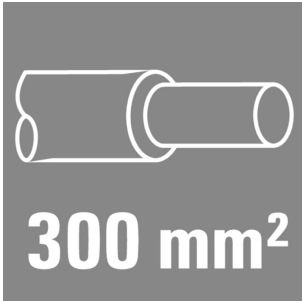

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M10/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1495530000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
VPE	20 ST	
Art	KRN-M12/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1495540000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
VPE	20 ST	
Art	KRN-M14/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1497280000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
VPE	20 ST	
Art	KRN-M16/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1495550000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
VPE	20 ST	
Art	KRN-M20/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1497240000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
VPE	20 ST	
Art	KRN-M10/300 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494380000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M12/-300 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494390000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M16/-300 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494400000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
VPE	5 ST	
Art	KWN-M12/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497300000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
VPE	20 ST	
Art	KWN-M16/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497310000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
VPE	20 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M20/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497320000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
VPE	20 ST	
Art	KP-M10/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498440000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
VPE	10 ST	
Art	KP-M12/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498450000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
VPE	10 ST	
Art	KP-M14/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498550000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
VPE	10 ST	
Art	KP-M16/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498460000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
VPE	10 ST	
Art	KP-M20/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498470000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
VPE	10 ST	
Art	KWPN-M12/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496770000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
VPE	10 ST	
Art	KWPN-M16/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496780000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
VPE	10 ST	
Art	KWPN-M20/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496790000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
VPE	10 ST	
Art	VPN/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498740000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308037	
VPE	10 ST	