

ES APG 80 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstü-
tzung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1502720000
Art	ES APG 80 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118310900
VPE	1 ST

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	300.5 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	5/0	Leiterquerschnitt min. AWG	5/0
Crimpbereich, max.	150 mm ²		

Crimpeinsätze

Kennzahl	22	Crimpbreite	5 mm
Crimpquerschnitt Aluminium	95+120	Crimpquerschnitt Kupfer	150
Crimpbreite in mm	5		


Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		150 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

150 mm²

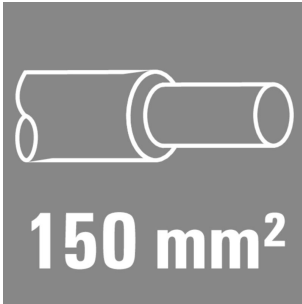

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495700000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495710000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495720000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495810000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495730000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495740000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M6/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494440000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M8/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494940000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M10/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494950000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M12/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494970000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
VPE	10 ST	

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494490000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494500000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494510000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494520000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494530000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496430000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496440000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496450000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496470000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496480000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
VPE	25 ST	
Art	VSTN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1497380000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118306958	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498290000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
VPE	25 ST	

ES APG 80 HEX 150


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²

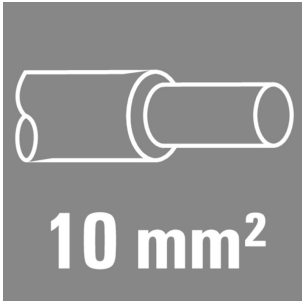

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498310000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
VPE	25 ST	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498320000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
VPE	25 ST	
Art	KP-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498580000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
VPE	25 ST	
Art	KP-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498330000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
VPE	25 ST	
Art	KP-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498340000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497790000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
VPE	25 ST	

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KWPN-M10/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497810000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497820000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497830000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496680000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498710000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118308129	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1493370000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1493380000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1493390000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1493410000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
VPE	25 ST	
Art	VPLN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1492970000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118302912	
VPE	50 ST	
Art	VSTN/150	Ausführung
Best.-Nr.	1493120000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118302905	
VPE	50 ST	