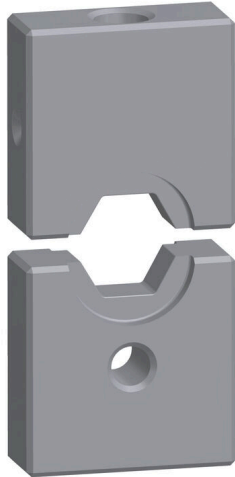


**ES APG 80 HEX 300AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-  
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstü-  
tzung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit  
Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-  
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen  
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">1502780000</a>
Art	ES APG 80 HEX 300AL
GTIN (EAN)	4050118310955
VPE	1 ST

## ES APG 80 HEX 300AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	281.2 g
--------------	---------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	600	Leiterquerschnitt min. AWG	600
Crimpbereich, max.	300 mm <sup>2</sup>		

### Crimpeinsätze

Kennzahl	32	Crimpbreite	13 mm
Crimpquerschnitt Aluminium	300	Crimpbreite in mm	7

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
------------------	--------------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		