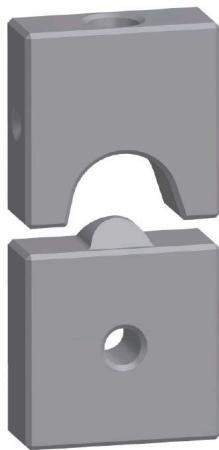


ES APG 80 DIN 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	70mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	1502890000
Art	ES APG 80 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118310719
VPE	1 ST

Technische Datenwww.weidmueller.com**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 349.4 g

UmweltanforderungenRoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%**Kontaktbeschreibung**Leiterquerschnitt max. AWG 2/0 Leiterquerschnitt min. AWG 2/0
Crimpbereich, max. 70 mm²**Crimpeinsätze**Crimpbreite 16 mm Crimpquerschnitt Kupfer 70
Crimpbreite in mm 16**Werkzeugdaten Crimpen**Crimpart/-profil Indent-Crimp
Kabelschuhquerschnitt nominal 70 mm²**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		