
ES APG 80 DIN 70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

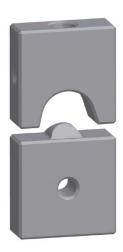

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	70mm², Indent-Crimp	
BestNr.	<u>1502890000</u>	
Art	ES APG 80 DIN 70	
GTIN (EAN)	4050118310719	
VPE	1 ST	



ES APG 80 DIN 70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewic	hte				
Nettogewicht	349.4 g				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Kontaktbeschreibung					
Leiterquerschnitt max. AWG	2/0	Leiterguerschnitt min. AWG	2/0		
Crimpbereich, max.	70 mm ²		_, -		
Crimpeinsätze					
Crimpbreite	16 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	70		
Crimpbreite in mm	16	оттручиотостики картог			
Werkzeugdaten Crimpen					
Crimpart/-profil	Indent-Crimp				
Kabelschuhquerschnitt	nominal 70 mm ²				
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282		
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282		
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90		
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90		
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90		
ECLASS 15.0	21-04-90-90				

Katalogstand / Zeichnungen