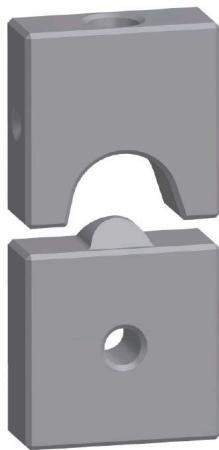


ES APG 80 DIN 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	95mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	1502900000
Art	ES APG 80 DIN 95
GTIN (EAN)	4050118310917
VPE	1 ST

ES APG 80 DIN 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 340.3 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG 3/0	Leiterquerschnitt min. AWG 3/0
Crimpbereich, max. 95 mm ²	

Crimpeinsätze

Crimpbreite 16 mm	Crimpquerschnitt Kupfer 95
Crimpbreite in mm 16	

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Indent-Crimp	
Kabelschuhquerschnitt nominal	95 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001282	ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282	ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECCLASS 15.0 21-04-90-90	