

PZ 6 ROTO L ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	1527230000
Art	PZ 6 ROTO L ZERT
GTIN (EAN)	4050118332698
VPE	1 ST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3.1496 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	432 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26	Crimpbereich, max.	6 mm ²
Crimpbereich, min.	0.14 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	mechanisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel




PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile

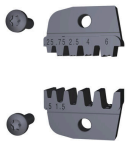

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
VPE	1 ST	

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimp werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile




Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Ausführung
Best.-Nr.	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
VPE	1 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 0,14 mm²

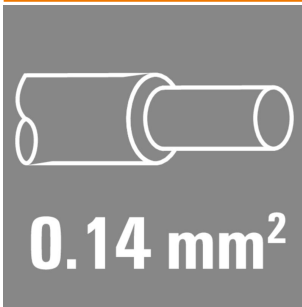

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,14/10 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005180000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190859909	
VPE	500 ST	
Art	H0,14/10T BR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028250000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190902018	
VPE	500 ST	
Art	H0,14/12 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190902001	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/10 HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026050000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190138288	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/10T GE	Ausführung
Best.-Nr.	9021010000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190109103	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/10T GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021210000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190045555	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/10 HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9025740000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190092054	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/12 HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9025760000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190010027	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/12 HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025780000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190053239	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/12T GE	Ausführung
Best.-Nr.	9021020000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190184230	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/12T GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021220000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190153786	
VPE	500 ST	
Art	H0,34/10 TK SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190177171	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/12 TK	Ausführung
Best.-Nr.	9025770000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190067960	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/12 TK SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025790000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190121174	
VPE	500 ST	

im Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/17,5X SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006590000	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190332259	
VPE	100 ST	
Art	H1,5/19,5X SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006630000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 10 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190332266	
VPE	100 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/24 XS SW	Ausführung
Best.-Nr.	9202870000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4032248517947	
VPE	100 ST	

im Mehrfachbeutel



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/17,5X BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006670000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190332273	
VPE	100 ST	

Art	H2,5/21,5X BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006710000	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190332280	
VPE	100 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/24 XS BL	Ausführung
Best.-Nr.	9202880000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248517954	
VPE	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/19,5X GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006750000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190332297	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23X GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006790000	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190332303	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/10 TK	Ausführung
Best.-Nr.	9025750000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190105365	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/12 TK BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9004390000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190881016	
VPE	5000 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/12 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028260000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026060000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019400000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190066024	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028270000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/12 OR	Ausführung
Best.-Nr.	0409500000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,5/12D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019000000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190085728	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14 OR	Ausführung
Best.-Nr.	0690700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 OR	Ausführung
Best.-Nr.	9025870000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019020000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190047108	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18 OR	Ausführung
Best.-Nr.	1076980000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18D W	Ausführung
Best.-Nr.	1076990000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248834624	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005810000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
VPE	5000 ST	
Art	H0,5/14D W BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005860000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190275921	
VPE	5000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004270000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004280000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190162627	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14T W BD	Ausführung
Best.-Nr.	9021930000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190262402	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/12 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028280000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902216	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026070000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190187163	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019410000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190164096	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,75/14T HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190153106	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028290000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902056	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028300000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902063	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/12 W	Ausführung
Best.-Nr.	0409600000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190079826	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/12D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190127787	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/12T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190152901	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W	Ausführung
Best.-Nr.	0462900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190033248	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190099077	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 W	Ausführung
Best.-Nr.	9025860000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190141967	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,75/16D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019050000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190033002	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021050000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190096175	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18 W	Ausführung
Best.-Nr.	9025910000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190063702	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019060000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190049560	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021060000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190071158	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190083168	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle

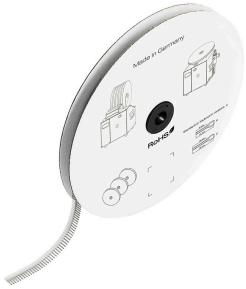

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 W BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005820000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190275884	
VPE	5000 ST	
Art	H0,75/14D GR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005870000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190275938	
VPE	5000 ST	
Art	H0,75/14T BL BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190275969	
VPE	5000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 W BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004290000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190006778	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004300000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190154837	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004310000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190179298	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/12 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028310000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902070	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190026158	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019420000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190189099	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,0/16 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028320000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902087	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028340000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902100	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/12 GE	Ausführung
Best.-Nr.	0409700000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190152222	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/12D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019070000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190029074	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE	Ausführung
Best.-Nr.	0463000000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190024697	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16 GE	Ausführung
Best.-Nr.	9025950000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190037291	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190159986	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18 GE	Ausführung
Best.-Nr.	9025930000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190101497	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,0/18D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019110000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190174828	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle

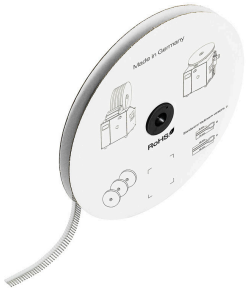

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/14 GE BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005830000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190275891	
VPE	5000 ST	
Art	H1,0/14D R BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005880000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190275945	
VPE	5000 ST	

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/14 GE BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004320000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190167523	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004330000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190047498	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14T R BD	Ausführung
Best.-Nr.	9021950000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190262747	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026090000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190137168	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019430000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190107420	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16 R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028350000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190902117	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R	Ausführung
Best.-Nr.	0463100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190065089	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16 R	Ausführung
Best.-Nr.	0635100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190141745	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,5/16D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019130000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190023331	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/18D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019140000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190046026	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/24 R	Ausführung
Best.-Nr.	0565600000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190187071	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/24D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019150000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190151676	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005840000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190275907	
VPE	5000 ST	
Art	H1,5/14D SW BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005890000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190275952	
VPE	5000 ST	
Art	H1,5/14S GN BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9028370000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün
GTIN (EAN)	4032248318537	
VPE	5000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004340000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190080723	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004350000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190005474	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14T SW BD	Ausführung
Best.-Nr.	9021960000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190262389	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/14S BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9046230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248298631	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15 BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190141141	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15T GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190115302	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15T GR	Ausführung
Best.-Nr.	9021070000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190128944	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/19D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019170000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190178024	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/19T GR	Ausführung
Best.-Nr.	9021080000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190149345	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/25D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019180000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190101145	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/25T GR	Ausführung
Best.-Nr.	9021090000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190060916	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/14D BL BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005850000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190275914	
VPE	3000 ST	
Art	H2,5/14T GR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005910000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190275976	
VPE	3000 ST	

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/14D BL BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004360000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190083397	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14T GR BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004370000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190052508	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/18 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026010000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190117382	
VPE	250 ST	
Art	H4,0/18T OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021250000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190159313	
VPE	250 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019190000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190141349	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18T OR	Ausführung
Best.-Nr.	9021100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019200000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190126575	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20T OR	Ausführung
Best.-Nr.	9021110000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/26D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019210000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190002336	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/26T OR	Ausführung
Best.-Nr.	9021120000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
VPE	100 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



6 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20T GN	Ausführung
Best.-Nr.	9021130000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190111731	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/20 SW	Ausführung
Best.-Nr.	0533500000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190183905	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/20D GE	Ausführung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190151607	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/26 SW	Ausführung
Best.-Nr.	0565700000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190026837	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/26D GE	Ausführung
Best.-Nr.	9019230000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190072117	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/26T GN	Ausführung
Best.-Nr.	9021140000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190022501	
VPE	100 ST	

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14S W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190144104	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14S GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025710000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190031442	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14S R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025720000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190072681	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Lieferung in losem Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/16S OR	Ausführung
Best.-Nr.	9202900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9203630000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248565078	
VPE	500 ST	
Art	H0,34/11 S TK	Ausführung
Best.-Nr.	9204090000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, türkis
GTIN (EAN)	4032248593026	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14S OR	Ausführung
Best.-Nr.	9004560000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14S W	Ausführung
Best.-Nr.	9004590000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190862060	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 DS W	Ausführung
Best.-Nr.	9202910000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248519019	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9028580000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248159475	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14S W	Ausführung
Best.-Nr.	9025960000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190009878	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14TS HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9018550000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190207991	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/15S W	Ausführung
Best.-Nr.	9204240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 9 mm, hellblau, weiß
GTIN (EAN)	4032248621545	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,0/14S GE	Ausführung
Best.-Nr.	9025970000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190063733	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14S R	Ausführung
Best.-Nr.	9018560000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190207984	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/12S R	Ausführung
Best.-Nr.	9025690000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190059439	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14S R	Ausführung
Best.-Nr.	9025980000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190080730	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14DS SW	Ausführung
Best.-Nr.	9025240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190085599	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/12DS BL	Ausführung
Best.-Nr.	9028490000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248049028	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/12TS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9036200000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248067992	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14DS BL	Ausführung
Best.-Nr.	1333100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190160364	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14TS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9426770000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248160693	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/16 TS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9036210000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248068005	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/16DS BL	Ausführung
Best.-Nr.	9036220000	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248068012	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/14DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9028520000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248049035	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/15TS OR	Ausführung
Best.-Nr.	9036230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248068029	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm² - 6,0 mm²



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
 • Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/5	Ausführung
Best.-Nr.	9018910000	Aderendhülse, Standard, 5 mm, 5 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190068134	
VPE	1000 ST	
Art	H0,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	9004050000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190153052	
VPE	1000 ST	
Art	H0,5/6	Ausführung
Best.-Nr.	0282600000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190184025	
VPE	1000 ST	
Art	H0,75/10	Ausführung
Best.-Nr.	0542500000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190037482	
VPE	1000 ST	
Art	H0,75/6	Ausführung
Best.-Nr.	0282700000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190019013	
VPE	1000 ST	
Art	H1,0/10	Ausführung
Best.-Nr.	0282800000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190006662	
VPE	1000 ST	
Art	H1,0/6	Ausführung
Best.-Nr.	0372600000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190180263	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	0186500000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190039592	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/12	Ausführung
Best.-Nr.	9004060000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190147938	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/18	Ausführung
Best.-Nr.	9004070000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190105761	
VPE	1000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,5/7	Ausführung
Best.-Nr.	0372700000	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190064525	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	9004080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190145446	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/12	Ausführung
Best.-Nr.	0186100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190172954	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/18	Ausführung
Best.-Nr.	9004090000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190147921	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/7	Ausführung
Best.-Nr.	0373000000	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190173463	
VPE	1000 ST	
Art	H4,0/12	Ausführung
Best.-Nr.	0244100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190179830	
VPE	1000 ST	
Art	H4,0/15	Ausführung
Best.-Nr.	9004100000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190119003	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18	Ausführung
Best.-Nr.	9004110000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190148348	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/9	Ausführung
Best.-Nr.	0373100000	Aderendhülse, Standard, 9 mm, 9 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190164669	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/10	Ausführung
Best.-Nr.	9004120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190104795	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/12	Ausführung
Best.-Nr.	0191900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190026851	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/15	Ausführung
Best.-Nr.	0124700000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190003807	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/18	Ausführung
Best.-Nr.	9004130000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190143626	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H-BOX 0,14-0,75QMM	Ausführung
Best.-Nr.	9025410000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung
Best.-Nr.	9025900000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Ausführung
Best.-Nr.	9025430000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 4,0-16,0QMM	Ausführung
Best.-Nr.	9025920000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Ausführung
Best.-Nr.	9025400000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
VPE	1 ST	

Sortimente Zwillings-Aderendhülsen



Box gefüllt mit Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung
Best.-Nr.	9025390000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
VPE	1 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 ZH OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004440000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004780000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190188481	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037200000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037380000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492861	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037210000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037390000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492878	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,5/18 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037220000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037400000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492892	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018510000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190019914	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018520000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190097998	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/15T ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018570000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190272630	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004900000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190482671	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004770000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190038816	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T ZH HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005140000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190482725	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037230000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190853976	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037410000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190492984	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9037610000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493233	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037240000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492717	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037420000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190492991	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9037620000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493264	
VPE	500 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/19DS ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9202830000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248515776	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/19S ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9202820000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248515769	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/19TS ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9202840000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4032248515783	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/24 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037250000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492724	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/24D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037430000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493004	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/24T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9037630000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493271	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15 ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018530000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190066925	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/15D ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018540000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190188832	
VPE	500 ST	

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15S ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018650000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248011407	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/19 ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004910000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190482688	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/19D ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004760000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190160951	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037260000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492731	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/15D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037440000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493011	
VPE	500 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15S ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9018690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248017720	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/19 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037270000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492748	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/19D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037450000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493028	
VPE	500 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/22DS R ZH	Ausführung
Best.-Nr.	9036330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248338566	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/25 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037280000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492755	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/25D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037460000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493035	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/16 ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004410000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190009397	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D ZH SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004420000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190167455	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20 ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004920000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190482695	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20D SW ZH SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004750000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190055431	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/16 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037290000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492762	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037470000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493042	
VPE	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,5/20 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037300000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492779	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037480000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493059	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/26 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037310000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492786	
VPE	100 ST	
Art	H1,5/26D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037490000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493066	
VPE	100 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/19D ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004430000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190099367	
VPE	250 ST	
Art	H2,5/19T ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018580000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190272647	
VPE	250 ST	
Art	H2,5/21 ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005150000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190482732	
VPE	250 ST	
Art	H2,5/21D ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004740000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190031923	
VPE	250 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/19D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	9037500000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493073	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/19T ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037640000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493325	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/21D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	9037510000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493080	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/21T ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037650000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493356	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/27D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	9037520000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493097	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/27T ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037660000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493387	
VPE	100 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/22T ZH OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018590000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190272654	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/22D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004730000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190161811	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/22D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037530000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493103	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/22T ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037670000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190493431	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/28D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037540000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493110	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/28T ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037680000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190493479	
VPE	100 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004930000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190482701	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190962210	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005160000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190482749	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23 ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037320000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190492793	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23D ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037550000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190493127	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23T ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	9037690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190493486	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29 ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190492809	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29D ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037560000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190493134	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29T ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	9037700000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190493509	
VPE	100 ST	


PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

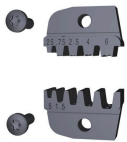

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
VPE	1 ST	

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimp werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Ausführung
Best.-Nr.	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
VPE	1 ST	
Art	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	2566680000	
GTIN (EAN)	4050118577105	
VPE	1 ST	