

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	FrontCom, Fehlerstromschutzschalter inkl. Leistungsschutz (FI/LS bzw. RCBO), Einsatz Power groß, RCBO
Best.-Nr.	1534250000
Art	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
VPE	1 ST

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

71 g

Temperaturen

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

-5 °C...40 °C

Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Allgemeine Daten

Produktart Fehlerstromschutzschalter Schutzart IP20

inkl. Leitungsschutz (FI/LS
bzw. RCBO)

Einsatztyp Einsatz Power groß

Klemmbare Leiter

Anschlussart Schraubanschluss

Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²

Leiteranschlussquerschnitt, starr	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²

Leiteranschlussquerschnitt, starr 1.5 ... 2.5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig 1.5 ... 2.5 mm²
mit AEH

Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig 1.5 ... 2.5 mm²
mit AEH

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000022B

Technische Daten

Anschlussart Schraubanschluss Nennstrom 16 A

Betriebsspannung 230 V AC I_{Δm} 500 A


I_{Δn} 30 mA Auslösecharakteristik Typ C

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Zeichnungen

Auslösecharakteristik

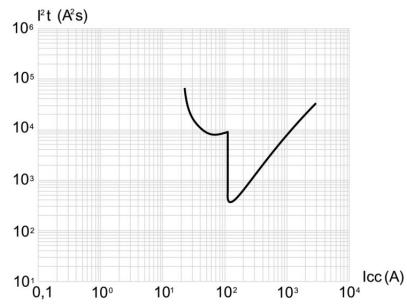

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Zubehör für FrontCom Vario****Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-FC-PWPC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1450820000	FrontCom, Berührungsschutz, Einfachrahmen
GTIN (EAN)	4050118255584	
VPE	1 ST	