

**IE-FCI-PWB-RCBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	FrontCom, Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO), Einsatz Power groß, RCBO
Best.-Nr.	<a href="#">1534250000</a>
Art	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 71 g

### Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -5 °C...40 °C

Verlegetemperatur

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

### Allgemeine Daten

Produktart Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO) Schutzart IP20

Einsatztyp Einsatz Power groß

### Klemmbare Leiter

Anschlussart Schraubanschluss

Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH min. 1.5 mm<sup>2</sup>  
max. 2.5 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, starr min. 1.5 mm<sup>2</sup>  
max. 2.5 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH min. 1.5 mm<sup>2</sup>  
max. 2.5 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, starr 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

### Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000022B

### Technische Daten

Anschlussart	Schraubanschluss	Nennstrom	16 A
Betriebsspannung	230 V AC	I $\Delta$ m	500 A
I $\Delta$ n	30 mA	Auslösecharakteristik	Typ C


## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Zeichnungen**

**Auslösecharakteristik**

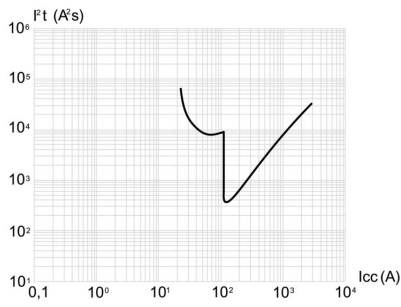

## Zubehör

### Zubehör für FrontCom Vario



### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FC-PWPC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Berührungsschutz, Einfachrahmen
GTIN (EAN)	4050118255584	
VPE	1 ST	