

**CRIMPSET PZ 10 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Crimp-Sets****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 10 HEX, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	<a href="#">1542250000</a>
Art	CRIMPSET PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118347029
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Nettogewicht	1803 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set inklusive Crimpwerkzeug bis 10 mm <sup>2</sup> hexagon, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen in Weidmüller Farbcode
---------------------	---

### Sortimente

Crimpbereich, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Verpackung	Kunststoffbox	Abisolierwerkzeug	STRIPAX
Crimpwerkzeug	PZ 10 HEX	Farbcode	Weidmüller
Anzahl AEH	3200 pcs.		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 ST	

### Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
  - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Art	PZ 10 HEX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1445070000</a>	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118250312	Sechskantcrimp (Hexagon)
VPE	1 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0690700000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0462900000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190033248	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0463000000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190024697	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0463100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190065089	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019160000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019200000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190126575	
VPE	500 ST	

### Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

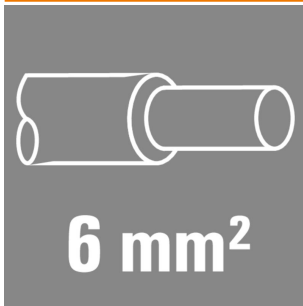

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode


### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0533500000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190183905	
VPE	100 ST	

**CRIMPSET PZ 10 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

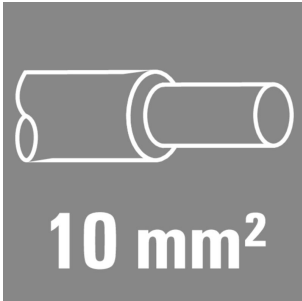**Zubehör****Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup>**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	H10,0/22 EB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0534200000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein
GTIN (EAN)	4008190033460	
VPE	100 ST	

**Koffer**

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028860000</a>	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 ST	