

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimp-Sets****Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 10 HEX, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: DIN |
| Best.-Nr. | 1542260000 |
| Art | CRIMPSET PZ 10 HEX D |
| GTIN (EAN) | 4050118347111 |
| VPE | 1 ST |
| Verpackung | Kunststoffbox |

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe | 261 mm | Tiefe (inch) | 10.2756 inch |
| Höhe | 57 mm | Höhe (inch) | 2.2441 inch |
| Breite | 338 mm | Breite (inch) | 13.3071 inch |
| Nettogewicht | 1809 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Set inklusive Crimpwerkzeug bis 10 mm ² hexagon, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen in DIN Farbcode |
|---------------------|--|

Sortimente

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Crimpbereich, max. | 10 mm ² | Crimpbereich, min. | 0.14 mm ² |
| Verpackung | Kunststoffbox | Abisolierwerkzeug | STRIPAX |
| Crimpwerkzeug | PZ 10 HEX | Farbcode | DIN |
| Anzahl AEH | 2900 pcs. | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | STRIPAX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9005000000 | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| VPE | 1 ST | |

Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | PZ 10 HEX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1445070000 | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0,25mm ² , 10mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | Sechskantcrimp (Hexagon) |
| VPE | 1 ST | |

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | H0,5/14D W | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019010000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H0,75/14D GR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019040000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H1,0/14D R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019080000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H1,5/14D SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019120000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H2,5/15D BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019160000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H4,0/20D GR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019200000 | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau |
| GTIN (EAN) | 4008190126575 | |
| VPE | 500 ST | |

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²

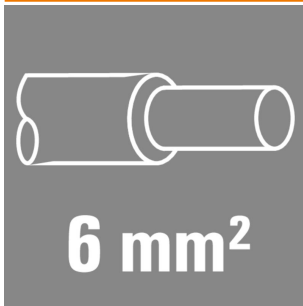

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | H6,0/20D GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019220000 | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | |
| VPE | 100 ST | |

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²****10 mm²**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | H10,0/22D R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019240000 | Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot |
| GTIN (EAN) | 4008190075385 | |
| VPE | 100 ST | |

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art | KOFFER PSC4-01 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9028860000 | Werkzeuge, Sortimentskasten |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| VPE | 1 ST | |