

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Y-Steckerverbinder, M8 / M8
Best.-Nr.	1550620000
Art	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
GTIN (EAN)	4050118357141
VPE	1 ST

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 13.2 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

Anschlussdaten

Sammelabgang - Steckverbinder

M8 - Stift

Einzelabgang 2 - Steckverbinder

M8 - Buchse

Einzelabgang 1 - Steckverbinder

M8 - Buchse

Anzugsdrehmoment

M8: 0,5 - 0,6 Nm

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl 3

Kontaktoberfläche Au (Gold)

Nennspannung 24 V

Schutzart IP67

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich Gehäuse -25...+85 °C

Codierung

M8 = keine

Gehäusebasismaterial

PUR

Nennstrom

4 A

Steckzyklen

≥ 100

Schirmanschluss

Nein

Normen

Steckverbinder Norm

IEC 61076-2-104

Allgemeine Daten

Polzahl 3

Anschlussgewinde M8 / M8

Gehäusebasismaterial PUR

Nennstrom 4 A

Steckzyklen ≥ 100

Anschluss 1 M8/M8

Schirmanschluss Nein

Leiteraußendurchmesser -

Codierung

M8 = keine

Kontaktoberfläche

Au (Gold)

Nennspannung

24 V

Schutzart

IP67

Verschmutzungsgrad

3

Anschluss 2

Schraube

Temperaturbereich Gehäuse

-25...+85 °C

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 15.0

27-44-01-06

ETIM 9.0

EC002925

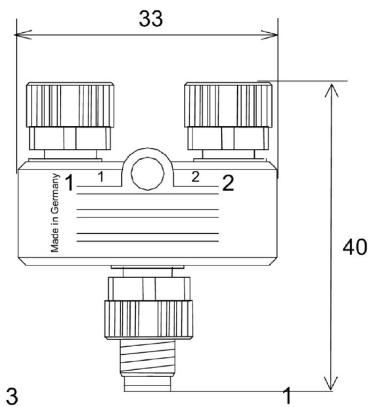
ECLASS 14.0

27-44-01-06

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Schaltbild**