


CC-HO 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

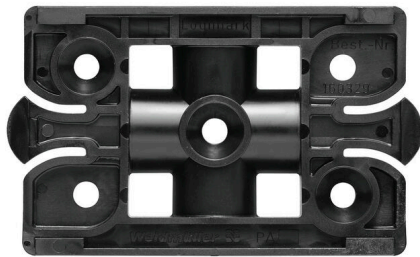

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, schwarz
Best.-Nr.	1603290000
Art	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190188306
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13 mm	Tiefe (inch)	0.5118 inch
Höhe	90 mm	Höhe (inch)	3.5433 inch
Breite	58 mm	Breite (inch)	2.2835 inch
Nettogewicht	21.15 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.197 kg CO2 eq.	

Allgemeine Angaben

Ausführung	Bezeichnungsträger		
Breite	58 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	schwarz		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyamid 66		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard	
empfohlene Industrien	Maschinenbau		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Accessories		
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		