

## KSW 2,5 24/3,5 1-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

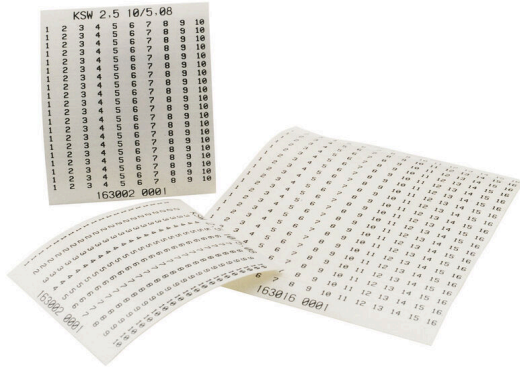


Abbildung ähnlich

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | KSW, Klemmenmarkierung, 2,5 x 84 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1652250001</a>  |
| Art        | KSW 2,5 24/3,5 1-24   |
| GTIN (EAN) | 4008190402129   |
| VPE        | 10 ST   |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Höhe         | 2.5 mm | Höhe (inch)   | 0.0984 inch |
| Breite       | 84 mm  | Breite (inch) | 3.3071 inch |
| Nettogewicht | 1.25 g |               |             |

#### Temperaturen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | 150 °C |
|--------------------------|--------|

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Allgemeine Angaben

|                            |                |                                    |                     |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| Kleber                     | Acrylat        | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                   |
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht      | Anzahl je Bogen                    | 20                  |
| Aufdruckverfahren          | Thermotransfer | Ausführung                         | selbstklebend       |
| Breite                     | 84 mm          | Einsatztemperaturbereich, max.     | 150 °C              |
| Farbe                      | weiß           | Werkstoff                          | Polyester, PVC frei |
| Aufdruck-Farbe             | schwarz        | Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen              |
| kompatibler Drucker        |                | Einsatztemperaturbereich           | 150 °C              |
| Applikation / Hersteller   | Weidmueller    | Aufdruck                           | 1-24                |

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |