


## ESO 5 P DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

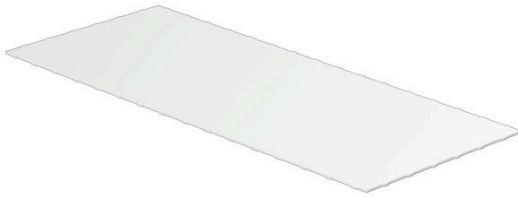

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 16.5 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">1670370000</a>
Art	ESO 5 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430696
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-01-31T00:00:00+01:00
Produktalternative	<a href="#">ELS 16/40 MM WS</a>

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0.0394 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	16.5 mm	Breite (inch)	0.6496 inch
Nettogewicht	13.5 g		

#### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	9	
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Anzahl je Bogen	60	
Breite	16.5 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	
Werkstoff	Polyester, PVC frei	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = Insert markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Zeichnungen**

