

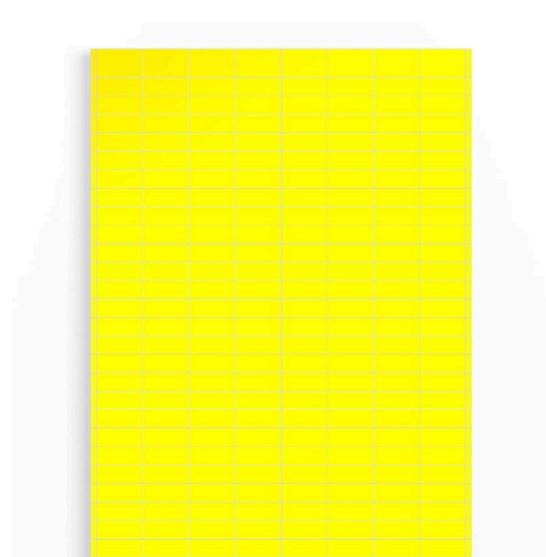
PAGETAB 20/8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



PageTab sind Gewebeetiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 8 x 20 mm, gelb
Best.-Nr.	1686180000
Art	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
VPE	25 ST

Technische Daten

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	10.44 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	permanenter Acrylcopolymer				
Materialfarbe nach Widerstandskode	4				
Anzahl je Bogen	280				
Ausführung	selbstklebend				
Breite	20 mm				
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C				
Farbe	gelb				
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	7000				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen			
	Anzahl Verbund pro VPE	25			
	Anzahl Markierer pro Verbund	280			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 280 Device markers				
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C				
Aufdruck	Neutral				

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

PAGETAB 20/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

