

**CBH 27/27 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

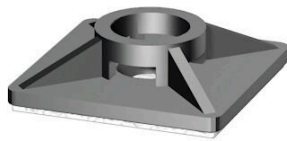


Abbildung ähnlich

Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder  
im Schaltschrank und Unterverteiler.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelbinder, 27 x 27 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr.	<a href="#">1697960000</a>
Art	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008 190883034
VPE	3000 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1.063 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Länge	2 mm	Länge (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	1.79 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...60 °C
--------------------------	-------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Installationsmaterial

Max. Kabelbinderbreite	4.8 mm	UV-beständig	Ja
Wieder zu öffnen	Nein	Ausführung	selbstklebend
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Zugfestigkeit	80 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf	Durchmesser Befestigungsbohrung	4.8 mm

### Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Anzahl der Beutel im Karton (Stück): 30 Anzahl der Artikel im Beutel (Stück): 100 Eine Liefereinheit entspricht einer Kartonmenge und es kann nur ein Vielfaches der Liefereinheit bestellt werden.
----------------	---

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Zeichnungen**

**Maßbild**

