


## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

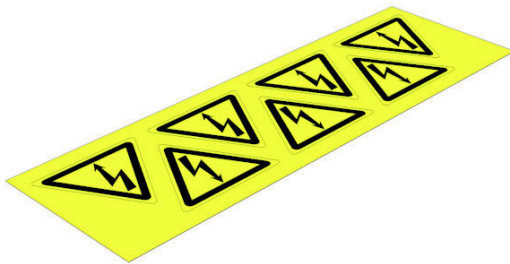

### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 50 x 50 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1700540001</a>                         |
| Art        | MARKO-C. 50X50X50 B/DR.                            |
| GTIN (EAN) | 4008190894306                                      |
| VPE        | 10 ST  |

## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.05 mm | Tiefe (inch)  | 0.002 inch  |
| Höhe         | 50 mm   | Höhe (inch)   | 1.9685 inch |
| Breite       | 50 mm   | Breite (inch) | 1.9685 inch |
| Nettogewicht | 3.87 g  |               |             |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -29...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                  |                |  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| Kleber                             | permanenter Acrylcopolymer       |                |  |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                |                |  |
| Ausführung                         | selbstklebend                    |                |  |
| Breite                             | 50 mm                            |                |  |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                            |                |  |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -29 °C                           |                |  |
| Farbe                              | gelb                             |                |  |
| Werkstoff                          | Gewebe, acrylbeschichtet         |                |  |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                          |                |  |
| Aufgedruckte Zeichen               | Symbole                          |                |  |
| Anzahl Markierer pro VPE           | 70                               |                |  |
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                       | Etikettenbogen |  |
|                                    | Anzahl Verbund pro VPE           | 10             |  |
|                                    | Anzahl Markierer pro Verbund     | 7              |  |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Label sheet = 7 Device markers |                |  |
| Einsatztemperaturbereich           | -29...80 °C                      |                |  |
| Aufdruck                           | Lightning flash in triangle      |                |  |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

