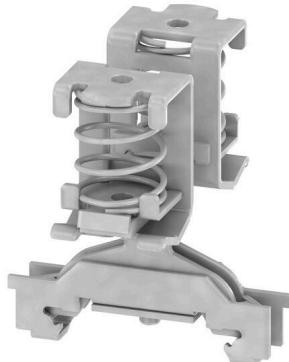


BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl
Best.-Nr.	1723820000
Art	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
VPE	10 ST

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	36.5 mm	Tiefe (inch)	1.437 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	68.96 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	13.5 mm	Kabeldurchmesser, min.	4 mm
------------------------	---------	------------------------	------

Maße

Durchmesser	3 mm
-------------	------

Systemkennwerte

Ausführung	Klemmbügel
------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
-----------------	------------	-------------------------------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		