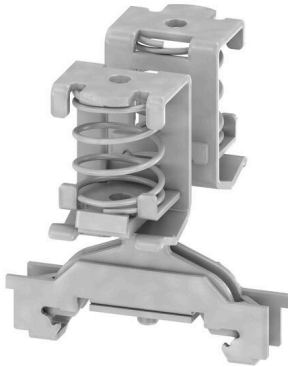


**BS 35II/KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1723820000</a>
Art	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	36.5 mm	Tiefe (inch)	1.437 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	68.96 g

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	13.5 mm	Kabeldurchmesser, min.	4 mm
------------------------	---------	------------------------	------

#### Maße

Durchmesser	3 mm
-------------	------

#### Systemkennwerte

Ausführung	Klemmbügel
------------	------------

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

#### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
-----------------	------------	-------------------------------	----

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		