


**DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

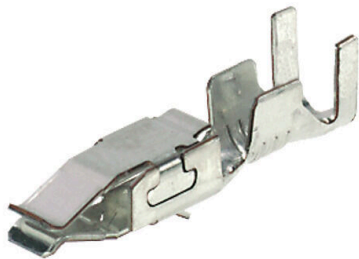

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpkontakt (Klemmen)
Best.-Nr.	<a href="#">1730290000</a>
Art	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
VPE	6500 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	<a href="#">DFFC .5-1.0 ZRV1.5</a>

## DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.47 g
--------------	--------

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-50 °C...75 °C
Betriebstemperatur	130 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Oberfläche	verzinkt
------------	----------

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	6 mm	Anschlussart	Crimpkontakt
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.	1 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	1 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Oberfläche	verzinkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		