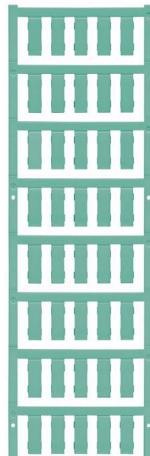


ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schilderschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungsssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: türkis, steckbar
Best.-Nr.	1736181696
Art	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU
GTIN (EAN)	4008190985967
VPE	200 ST

ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.8 mm	Tiefe (inch)	0.0315 inch
Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0.2756 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	0.52 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0.003 kg CO2 eq.

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	40
Ausführung	steckbar
Breite	20 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	türkis
Halogene	Nein
Werkstoff	PA 66
Aufgedruckte Zeichen	ohne
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform MultiCard
kompatibler Drucker	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
Applikation / Hersteller	Siemens Sirius 3R
Anzahl je Rolle	40

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art	SCHS3 K	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1753480000	Gerätemarkierer, Zubehör x 10 mm, PVC, Farbe: schwarz, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248014347	
VPE	50 ST	
Art	SCHS4 K	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1753460000	Gerätemarkierer, Zubehör x 10 mm, PVC, Farbe: grau, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248014323	
VPE	50 ST	

WKM für Einlegeschilder

Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet.

Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert. Mit dem WKM-Kabelmarkierer entscheiden Sie sich für die richtige Lösung, wenn es um größtmögliche Effizienz am Markierungsort geht. Ihre Vorteile mit dem Kabelmarkierer WKM

- Individuelles Beschriften von Papier und Polyesteretiketten kann mit handelsüblichen Officedruckern erfolgen
- Die robuste Ausführung im Zusammenspiel mit MultiCard Schildern ELS garantiert größtmöglichen Schutz vor Umgebungseinflüssen

Allgemeine Bestelldaten

Art	WKM 8/20	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1753490000	WKM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Leiter- und Kabelmarkierer, transparent
GTIN (EAN)	4032248010615	
VPE	50 ST	