

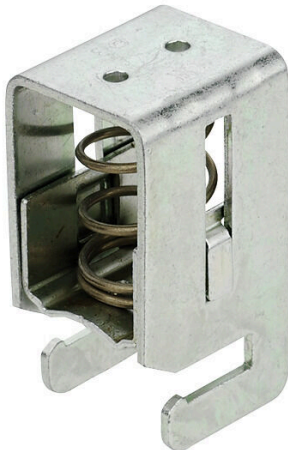
KLBUE CO 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	1749151001
Art	KLBUE CO 3
GTIN (EAN)	403224806444 1
VPE	10 ST

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	45 mm	Tiefe (inch)	1.7716 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0.9842 inch
Breite	24 mm	Breite (inch)	0.9449 inch
Befestigungsmaß Breite	23 mm	Nettogewicht	36.2 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.142 kg CO2 eq.	

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene	Tragschiene	Sammelschiene
---------------	---------------------------------	-------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	20 mm ²
-----------------------	--------------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	25 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	20 mm
Kabeldurchmesser, min.	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 20 mm ² max.	

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 10 mm² min.

Maße

Raster in mm (P)	25.00 mm
------------------	----------

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	Sammelschiene		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

Technische Daten**weitere technische Daten**

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Sammelschienen



Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	0348900000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Kupfer
VPE	25 M	

Zubehör



Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 1	Ausführung
Best.-Nr.	1068700000	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 ST	
Art	WSH 4 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1079900000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190379254	
VPE	10 ST	
Art	WSH 5	Ausführung
Best.-Nr.	1080100000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 ST	
Art	WSH 6	Ausführung
Best.-Nr.	1080200000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 ST	
Art	WSH 18 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083100000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246	
VPE	10 ST	

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	WSH 19 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083200000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190059538	
VPE	10 ST	
Art	WSH 3/H/N	Ausführung
Best.-Nr.	1715970000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 ST	
Art	SMSE WSH U1 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083900000	Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzinkt
GTIN (EAN)	4008190065515	
VPE	10 ST	