

KLBUE CO 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	1749161001
Art	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	56 mm	Tiefe (inch)	2.2047 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0.9842 inch
Befestigungsmaß Breite	31 mm	Nettogewicht	53.25 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.210 kg CO2 eq.	

Allgemeines

Einbauhinweis	Sammelschiene	Tragschiene	Sammelschiene
---------------	---------------	-------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	28 mm ²
-----------------------	--------------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	25 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	28 mm
Kabeldurchmesser, min.	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 28 mm ² max.	
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 15 mm ² min.			

Maße

Raster in mm (P)	25.00 mm
------------------	----------

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	Sammelschiene		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

weitere technische Daten

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0		EC002020	ETIM 9.0		EC002020
ETIM 10.0		EC002020	ECLASS 14.0		27-25-01-20
ECLASS 15.0		27-25-01-20			

Zubehör

Sammelschienen




Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	0348900000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Kupfer
VPE	25 M	

Zubehör

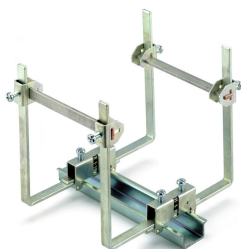

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 1	Ausführung
Best.-Nr.	1068700000	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 ST	
Art	WSH 4 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1079900000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190379254	
VPE	10 ST	
Art	WSH 5	Ausführung
Best.-Nr.	1080100000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 ST	
Art	WSH 6	Ausführung
Best.-Nr.	1080200000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 ST	
Art	WSH 18 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083100000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246	
VPE	10 ST	

Zubehör

Art	WSH 19 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083200000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190059538	
VPE	10 ST	
Art	WSH 3/H/N	Ausführung
Best.-Nr.	1715970000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 ST	
Art	SMSE WSH U1 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083900000	Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzinkt
GTIN (EAN)	4008190065515	
VPE	10 ST	