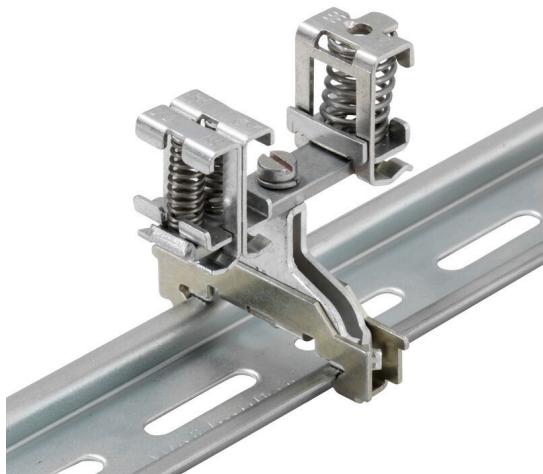


**BS 35II KLBUE3-8/2X2-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1749430000</a>
Art	BS 35II KLBUE3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248013210
VPE	10 ST

**BS 35II KLBUE3-8/2X2-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	36.5 mm	Tiefe (inch)	1.437 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	60.8 g

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 35
---------------	---------------	-------------	-------

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

Kabeldurchmesser, max.	8 mm	Kabeldurchmesser, min.	3 mm
------------------------	------	------------------------	------

**Maße**

Durchmesser	3 mm	Versatz TS 35	26.5 mm
-------------	------	---------------	---------

**Systemkennwerte**

Ausführung	Klemmbügel	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		