

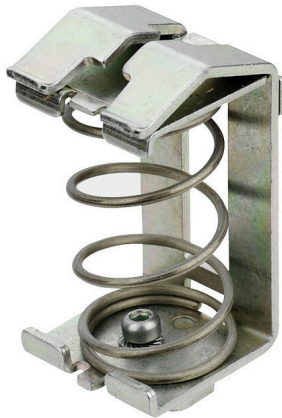
KLBUE 15-32 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	1752711001
Art	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	64 mm	Tiefe (inch)	2.5197 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	33.5 mm	Breite (inch)	1.3189 inch
Nettogewicht	84.5 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.226 kg CO2 eq.	

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 27
---------------	---------------	-------------	-------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 32 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	32 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	32 mm
Kabeldurchmesser, min.	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 32 mm ² max.	
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 15 mm ² min.			

Maße

Raster in mm (P) 36.00 mm

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	TS 27		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stahl



Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausführung
Best.-Nr.	1802690000	Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe:
GTIN (EAN)	4032248257201	27 mm, Tiefe: 12.5 mm
VPE	10 M	