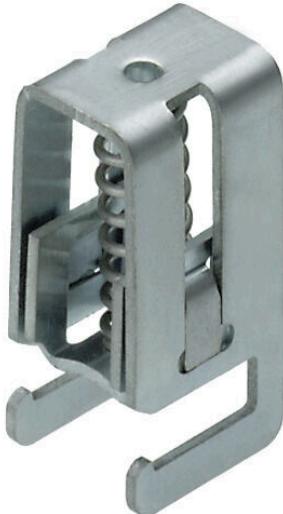


**KLBU CO 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1753311001</a>
Art	KLBU CO 1
GTIN (EAN)	4032248064427
VPE	10 ST

**KLBUE CO 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	32 mm	Tiefe (inch)	1.2598 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0.7087 inch
Breite	13.2 mm	Breite (inch)	0.5197 inch
Befestigungsmaß Breite	12 mm	Nettogewicht	12 g

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0.061 kg CO2 eq.

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene	Tragschiene	Sammelschiene
---------------	---------------------------------	-------------	---------------

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

Abisolierlänge	18 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	10 mm
Kabeldurchmesser, min.	3 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 10 mm <sup>2</sup> max.	

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 3 mm<sup>2</sup> min.

**Maße**

Raster in mm (P)	18.00 mm
------------------	----------

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	Sammelschiene		

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

**KLBUE CO 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****weitere technische Daten**

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBU CO 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Sammelschienen**

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0348900000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Kupfer
VPE	25 M	

**Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	WSH 1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1068700000</a>	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 ST	
Art	WSH 4 MT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1079900000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190379254	
VPE	10 ST	
Art	WSH 5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1080100000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 ST	
Art	WSH 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1080200000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 ST	
Art	WSH 18 MT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1083100000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246	
VPE	10 ST	

**KLBUE CO 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Art	WSH 19 MT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1083200000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190059538	
VPE	10 ST	
Art	WSH 3/H/N	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1715970000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 ST	
Art	SMSE WSH U1 MT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1083900000</a>	Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzinkt
GTIN (EAN)	4008190065515	
VPE	10 ST	