

SCHT 5 S V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Gruppenschildträger SchT 5 S wird direkt auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet. Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.

SchT 5 und SchT 5 S werden mit ESO 5, STR 5 Schutzstreifen bestückt.

Der SchT 7 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger für Einsteckschilder, der das Betätigen der Klemmschraube ohne Aufwand ermöglicht.

SchT 7 werden mit ESO 7, STR 7 Schutzstreifen oder DEK 5 bestückt.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 9.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 beige
Best.-Nr.	1762370000
Art	SCHT 5 S V0
GTIN (EAN)	4032248043842
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	44.5 mm	Höhe (inch)	1.752 inch
Breite	9.5 mm	Breite (inch)	0.374 inch
Nettogewicht	4.09 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	9.5 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	beige	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid 66	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Terminal marker	
Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C	

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		


SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

ESO Einsteckschilder

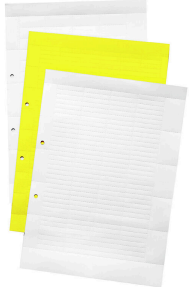

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESO 5 S DIN A4 WS	Ausführung	
Best.-Nr.	1631920000		Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 7 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190206673		
VPE	10 ST		

STR transparente Streifen



Allgemeine Bestelldaten

Art	STR 5 S F.SCHT 5 S	Ausführung	
Best.-Nr.	1631940000		Klemmenmarkierer, Schutzkappe, 40 x 7 mm, transparent
GTIN (EAN)	4008190206697		
VPE	20 ST		

Neutral



Die MultiCard Markierer vom Typ ELS eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet AVANCED ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.
 ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30
 ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S
 ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5
 Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	ELS 7/40 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1045640000	ELS, Einlegemarkierer, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248836086	
VPE	40 ST	
Art	ELS 7/40 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	1045650000	ELS, Einlegemarkierer, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248779635	
VPE	40 ST	