

CLI TM 20-66**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 66 x 11.3 mm, transparent
Best.-Nr.	1763390000
Art	CLI TM 20-66
GTIN (EAN)	4032248050840
VPE	50 ST

CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0.1968 inch
Höhe	66 mm	Höhe (inch)	2.5984 inch
Breite	11.3 mm	Breite (inch)	0.4449 inch
Nettogewicht	1.3 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-30...60 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	11.3 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
Farbe	transparent	
Halogene	Ja	
Werkstoff	PVC	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Conductor and cable markers	
Einsatztemperaturbereich	-30...60 °C	

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	317 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	10 mm	Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm
Leiteranschlussquerschnitt	16 - 500 mm ²		

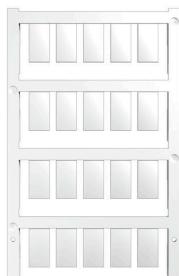
Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/17 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1674760000	ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4008190447649	
VPE	200 ST	

CLI F 2-17,5

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden. Erhältlich sind offene und geschlossene Markierer, bedruckte oder neutrale Markierer für die individuelle Beschriftung. Die halogenfreien und schadstoffarmen Weidmüller Leitermarkierer entsprechen den europäischen Normen sowie hausinternen Normen von namhaften Anlagenbauern. Markierer für Leiter und Kabel - Lieferbar sind Systeme für:

- Das Aufrasten einsatzfertig beschrifteter Markierer nach individuellem Kennzeichnungsbedarf
- Die Kennzeichnung mit Ziffern aus einem Standard-Zeichensatz
- Die Kombination einzelner vorgedruckter Ziffern zu einem Zeichencode
- Die kundenseitige Beschriftung mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus, MC-Mobil, Laserdrucker (Format DIN A4), Thermotransferdrucker oder STI-Stift

Eine Auswahl an Mustern sind im Weidmüller Musterbeutel

Leitermarkierer, Bestell.-Nr. 1640420000, zu finden.

CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Art	CLI F 2-17.5 WS/GE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1764050000	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 17.5 x 9 mm,
GTIN (EAN)	4032248052431	weiß
VPE	10 ST	

ESO Einstickschilder**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ESO 5 S DIN A4 WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1631920000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 7 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190206673	
VPE	10 ST	