


RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

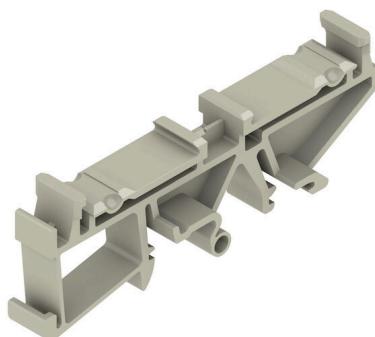

Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Rastfuß, RS 80, RS 90, RS 100 kieselgrau, Rastfuß für RS 80/90/100, Breite: 17.5 mm
Best.-Nr.	1773400000
Art	RF 180 GR
GTIN (EAN)	4032248140602
VPE	20 ST

RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26.6 mm	Tiefe (inch)	1.0472 inch
Höhe	79.2 mm	Höhe (inch)	3.1181 inch
Breite	17.5 mm	Breite (inch)	0.689 inch
Nettogewicht	6.15 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	PA 66

Allgemeine Daten

Farbe	kieselgrau	Schutzart	IP20, IP00
Tragschiene	TS 32, TS 35	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7032
Vergießbarkeit	Nein		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		