

ZGB 30/3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

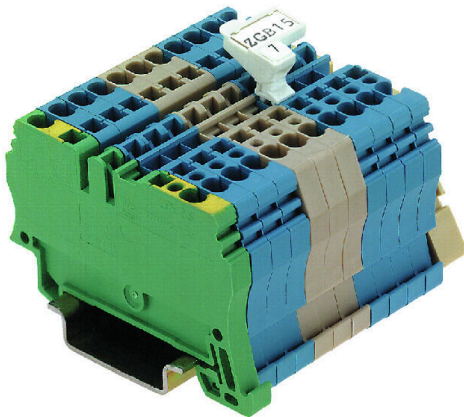


Abbildung ähnlich

Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger.
Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern deka-
fix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt
werden.

Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger.
Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern deka-
fix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt
werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter
Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 3.50 weiß
Best.-Nr.	1778290000
Art	ZGB 30/3.5
GTIN (EAN)	4032248161065
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10.5 mm	Tiefe (inch)	0.4134 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	7 mm	Breite (inch)	0.2756 inch
Nettogewicht	0.48 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	9	
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Ausführung	Schwenkbar	
Breite	7 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	
Werkstoff	Polyamid 66	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Terminal marker	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	3.50 mm
------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		