

TM 206/12 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Abbildung ähnlich

Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	TM, Hülse x 18 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 14 - 22 mm
BestNr.	<u>1806200000</u>
Art	TM 206/12 V0
GTIN (EAN)	4032248275717
VPE	200 ST



TM 206/12 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
Tiefe	18 mm	Tiefe (inch)	0.7087 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	18 mm	Breite (inch)	0.7087 inch
Nettogewicht	1.12 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-4080 °C		
Umweltanforderungen			'
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	18 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	transparent
Werkstoff	PVC	empfohlene Industrien	Verkehrstechnik Maschinenbau
Einsatztemperaturbereich	-4080 °C		
Leiter- und Kabelmarkierer			
1.5	100 2		25.0
Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm ² 22 mm	Leiteranschlussquerschnitt, min. Leiteraußendurchmesser, min.	35 mm² 14 mm
Leiteraußendurchmesser, max. Leiteraußendurchmesser	14 - 22 mm	Leiterausendurchmesser, min. Leiteranschlussquerschnitt	35 - 120 mm ²
Leiterausendurchmesser	14 - 22 mm	Leiteranschlussquerschnitt	35 - 120 mm²
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Katalogstand / Zeichnungen



TM 206/12 VO




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral

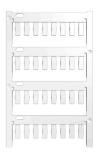

TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

<u> </u>		
Art	TM-I 12 MC NE BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411693</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190397456	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411687</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190348984	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE GN	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411688</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190398682	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE RT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411686</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190397463	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411044</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190348977	
VPE	320 ST	

Erstellungs-Datum 16.11.2025 12:37:48 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 3

TM 206/12 VO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Blank



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Katalogstand / Zeichnungen 4