

**IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1962520000</a>
Art	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	60.2 mm	Tiefe (inch)	2.3701 inch
Höhe	20.1 mm	Höhe (inch)	0.7913 inch
Breite	21.2 mm	Breite (inch)	0.8346 inch
Nettogewicht	12.8 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 VO
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	------------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

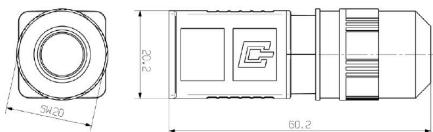

**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RJ45**

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PI-RJ45-FH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962730000</a>	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
VPE	10 ST	
Art	IE-PI-RJ45-TH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962720000</a>	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
VPE	10 ST	

**LWL-LC**

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PI-2LC-MM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962780000</a>	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
VPE	10 ST	
Art	IE-PI-2LC-SM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962790000</a>	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
VPE	10 ST	

**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PI-HYB-10P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 ST	
Art	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 ST	

**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PP-V04P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963890000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646319	
VPE	10 ST	

**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	