

**IE-PH-V04P-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1962530000</a>
Art	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	108.7 mm	Tiefe (inch)	4.2795 inch
Höhe	20.1 mm	Höhe (inch)	0.7913 inch
Breite	21.2 mm	Breite (inch)	0.8346 inch
Nettogewicht	1.75 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

### Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	------------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

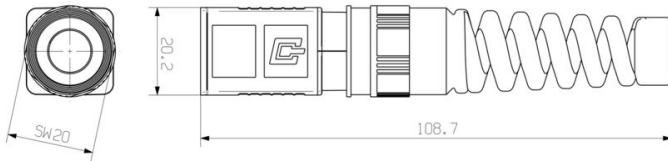

## IE-PH-V04P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...




#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962730000</a>	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
VPE	10 ST	
Art	IE-PI-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962720000</a>	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
VPE	10 ST	

### LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

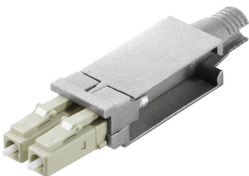


#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-2LC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962780000</a>	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
VPE	10 ST	

### Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

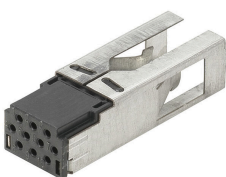

## IE-PH-V04P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 ST	
Art	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 ST	

### Staubschutzkappen




Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963890000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646319	
VPE	10 ST	

### Neutral

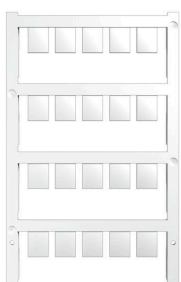

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung. Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar. Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	