


## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

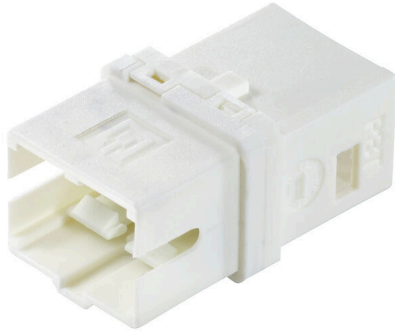

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Single-mode
Best.-Nr.	<a href="#">1962870000</a>
Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
VPE	10 ST

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Höhe	13.2 mm	Höhe (inch)	0.5197 inch
Breite	15.6 mm	Breite (inch)	0.6142 inch
Nettogewicht	0.97 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen	1000	Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14
Fasertyp	Singlemode	Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB
Anschluss 1	SC	Anschluss 2	SCRJ
Rückflussdämpfung	≥ 40 dB		

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---------------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Maßzeichnung**

