

**IE-PS-V04P-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. LC-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Stecker LWL, Variante 4, LC-Duplex Multimode, Knickschutz, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1963330000</a>
Art	IE-PS-V04P-2LC-MM-BP
GTIN (EAN)	4032248651801
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00

## IE-PS-V04P-2LC-MM-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	126.3 mm	Tiefe (inch)	4.9724 inch
Höhe	20.1 mm	Höhe (inch)	0.7913 inch
Breite	20.2 mm	Breite (inch)	0.7953 inch
Nettogewicht	43.3 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Variante 4, LC-Duplex Multimode, Knickschutz	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	Multimode
Einfügungsdämpfung	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode	Anschluss 1	LC
Anschluss 2	kleben, crimpen, polieren	Gehäusematerial Einsatz	PBT, Zinkdruckguss
Rückflussdämpfung	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		

### Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------	---

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

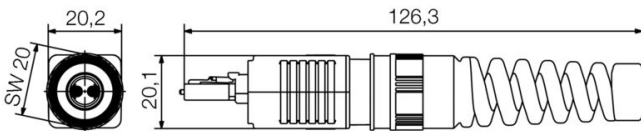

## IE-PS-V04P-2LC-MM-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963890000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646319	
VPE	10 ST	

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
  - Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
  - Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	