

IE-PS-V04P-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. SC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Variante 4, SC-RJ POF, IP67
Best.-Nr.	1963380000
Art	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	81.3 mm	Tiefe (inch)	3.2008 inch
Höhe	20.1 mm	Höhe (inch)	0.7913 inch
Breite	20.2 mm	Breite (inch)	0.7953 inch
Nettogewicht	33.6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Variante 4, SC-RJ POF	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	POF
Einfügungsdämpfung	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden	Gehäusematerial Einsatz	PA, Zinkdruckguss
Rückflussdämpfung	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		


Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Maßzeichnung

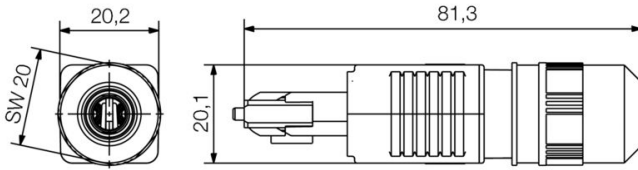

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**LWL-SC**

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Ausführung
Best.-Nr.	1278430000	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP67 mit Gehäuse
GTIN (EAN)	4050118069136	
VPE	100 ST	

Crimp-Sets

Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**


Art	TOOL SET IE-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1208930000	Crimpwerkzeug: HTX-IE-POF, Abisolierwerkzeug: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
VPE	1 ST	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	1963890000	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646319	
VPE	10 ST	

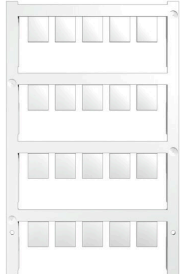Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	