

**IE-PS-V04P-2SC-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. SC-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Stecker LWL, Variante 4, SC-RJ POF, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1963380000</a>
Art	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
VPE	10 ST

**IE-PS-V04P-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	81.3 mm	Tiefe (inch)	3.2008 inch
Höhe	20.1 mm	Höhe (inch)	0.7913 inch
Breite	20.2 mm	Breite (inch)	0.7953 inch
Nettogewicht	33.6 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Allgemeine Daten**

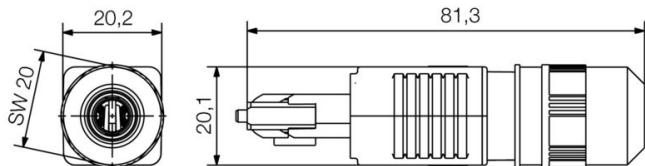
Artikelbeschreibung	Variante 4, SC-RJ POF	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	POF
Einfügungsdämpfung	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: crimpfen, schneiden	Gehäusematerial Einsatz	PA, Zinkdruckguss
Rückflussdämpfung	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		

**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Zeichnungen****Maßzeichnung**

**IE-PS-V04P-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**LWL-SC**

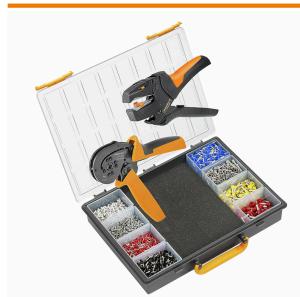
LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var. 1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1278430000</a>	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP67 mit Gehäuse
GTIN (EAN)	4050118069136	
VPE	100 ST	

**Crimp-Sets**

Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TOOL SET IE-POF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1208930000</a>	Crimpwerkzeug: HTX-IE-POF, Abisolierwerkzeug: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
VPE	1 ST	

**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PP-V04P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963890000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646319	
VPE	10 ST	

**Zubehör**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	