

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

PushPull Steckverbinder set gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. SC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Flansch LWL, IP67, Variante 4, Kupplung von SCRJ auf 2*SC, Singlemode
Best.-Nr.	1963420000
Art	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
VPE	10 ST

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	48.3 mm	Tiefe (inch)	1.9016 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	29.3 g		

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

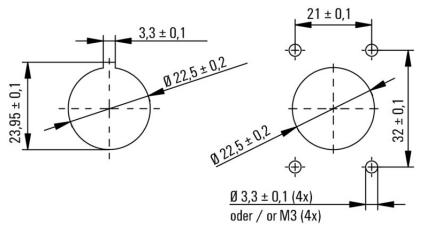
Artikelbeschreibung	Variante 4, Kupplung von SCRJ auf 2*SC	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	Singlemode
Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB	Anschluss 1	SC
Anschluss 2	SCRJ	Rückflussdämpfung	≥ 40 dB

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var.
4, IEC 61754-4, IEC
61754-24

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Zeichnungen**Montageausschnitt**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

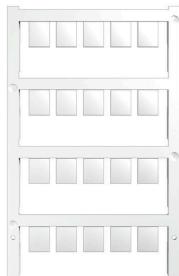
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestell Daten

Art	IE-BP-V04P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963900000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestell Daten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	