

IE-BS-V04P-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. LC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 4, LC Duplex-Kupp- lung, Singlemode
Best.-Nr.	1963450000
Art	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	403224864554 1
VPE	10 ST

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	45.3 mm	Tiefe (inch)	1.7835 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	26.7 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Variante 4, LC Duplex-Kupplung	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	Singlemode
Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB	Anschluss 1	LC Duplex
Anschluss 2	LC Duplex	Rückflusdämpfung	≥ 40 dB

Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------	-----------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16

Zeichnungen

Montageausschnitt

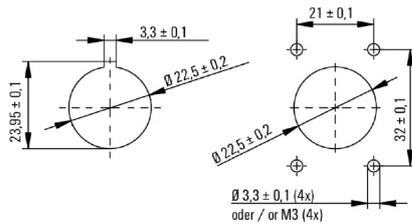

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	196390000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

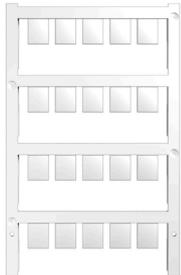Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
 - Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
 - Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	185744000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	