


IE-BS-V04P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

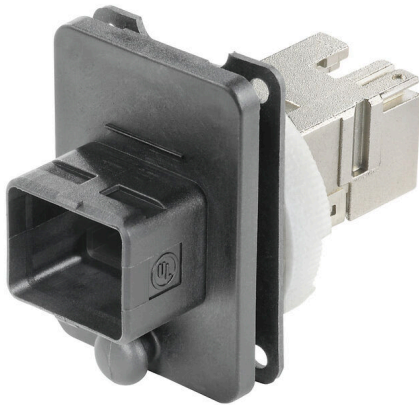

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Flansch RJ45, IP67, Variante 4, RJ45/RJ45-Kupp- lung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Best.-Nr. | 1963490000 |
| Art | IE-BS-V04P-RJ45-C |
| GTIN (EAN) | 4032248645589 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 37.8 g |
|--------------|--------|

Temperaturen

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Verlegetemperatur | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Anschluss 1 | RJ45 | Anschluss 2 | RJ45 |
| Artikelbeschreibung | Variante 4, RJ45/RJ45-Kupplung | Dichtungsmaterial | NBR |
| Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0 | Kategorie | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Kontaktoberfläche | Gold über Nickel | Schirmung | 360° Rundumgehäuse |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | 750 |

Allgemeine Standards

| | | | |
|---------------------|---|------------------------|---------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1 | Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|---------------------|---|------------------------|---------|

Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm | ≥ 1500 V AC/DC | Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt | ≥ 1000 V AC/DC |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Zeichnungen

Montageausschnitt



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art | IE-BP-V04P | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963900000 | Flanschgehäuse-Schutzkappe |
| GTIN (EAN) | 4032248646326 | |
| VPE | 10 ST | |

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
 - Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
 - Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | ESG 9/11 K MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1857440000 | ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| VPE | 200 ST | |

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Gegenstücke

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
 Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | IE-PS-V04P-RJ45-FH | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963160000 | Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248651665 | 11801 2010) |
| VPE | 10 ST | |
| Art | IE-PS-V04P-RJ45-FH-B | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1271240000 | Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4050118060027 | 11801 2010) |
| VPE | 10 ST | |
| Art | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963170000 | Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class |
| GTIN (EAN) | 4032248653980 | EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| VPE | 10 ST | |
| Art | IE-PS-V04P-RJ45-TH | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963180000 | Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 |
| GTIN (EAN) | 4032248653973 | 2010) |
| VPE | 10 ST | |
| Art | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963190000 | Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/ |
| GTIN (EAN) | 4032248651672 | IEC 11801 2010) |
| VPE | 1 ST | |