

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	1963520000
Art	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	28.7 mm	Tiefe (inch)	1.1299 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	10 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

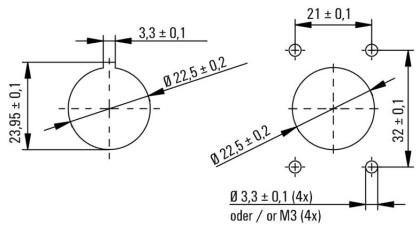
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 VO
Montageart	4 Schrauben, Zentralmutter	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	------------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Zeichnungen**Montageausschnitt**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestell Daten

Art	IE-BP-V04P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963900000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestell Daten

Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963830000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962870000	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
VPE	10 ST	

LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-LCD-SM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962880000	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
VPE	10 ST	

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962850000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

USB

USB Einsätze für FrontCom®

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BI-USB-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1019570000	Einsatz USB, Flanscheinheit, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1964430000	Einsatz SC, Flanscheinheit SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
VPE	10 ST	

LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BI-LCD-MM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1964420000	Einsatz LC, Flanscheinheit LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
VPE	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BI-HYB-10P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
VPE	10 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 ST	

Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestell Daten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	