

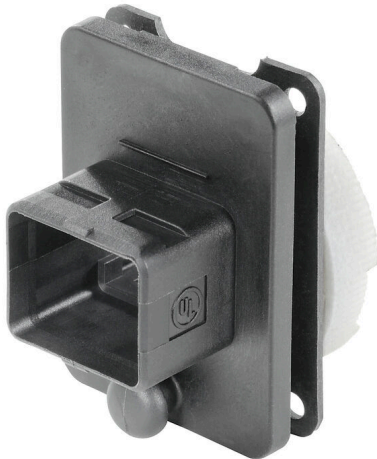
**IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1963520000</a>
Art	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
VPE	10 ST

## IE-BH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	28.7 mm	Tiefe (inch)	1.1299 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	10 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Montageart	4 Schrauben, Zentralmutter	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	------------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Zeichnungen

### Montageausschnitt



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Staubschutzkappen

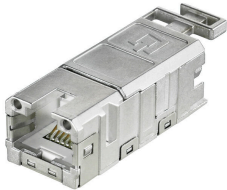


Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963900000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

### RJ45



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963830000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör****LWL-SC**

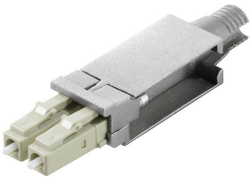
LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

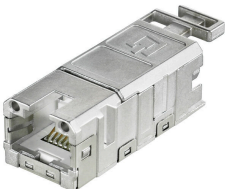
Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962870000</a>	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
VPE	10 ST	

**LWL-LC**

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-LCD-SM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962880000</a>	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
VPE	10 ST	

**RJ45**

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

## IE-BH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962850000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	

### USB



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-USB-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1019570000</a>	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	

### LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

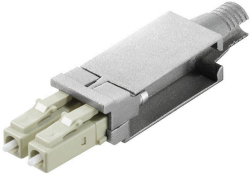


### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1964430000</a>	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
VPE	10 ST	

**LWL-LC**

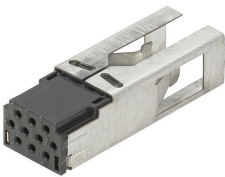
LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

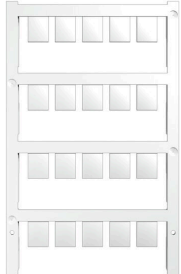
Art	IE-BI-LCD-MM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1964420000</a>	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
VPE	10 ST	

**Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
VPE	10 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 ST	

**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	