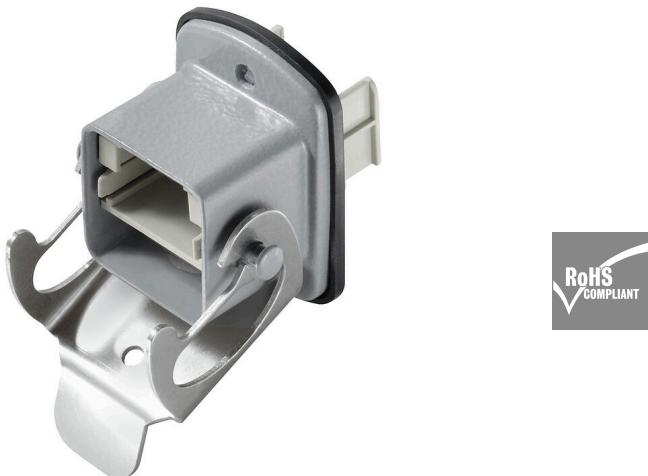


**IE-BH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in  
Metall, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1963530000</a>
Art	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
VPE	10 ST

**IE-BH-V05M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22.4 mm	Tiefe (inch)	0.8819 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	28 mm	Breite (inch)	1.1024 inch
Nettogewicht	33.6 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

**Allgemeine Daten**

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Montageart	2 Schrauben	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	------------------------	---------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


## IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

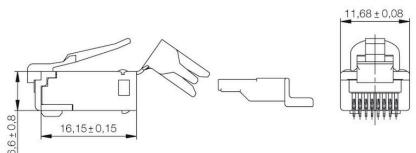

**IE-BH-V05M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RJ45**

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963830000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962850000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	

**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BP-V05M	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1968930000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248692125	
VPE	10 ST	