

IE-BH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in Metall, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	1963540000
Art	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23.5 mm	Tiefe (inch)	0.9252 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	46.6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Montageart	4 Schrauben, Zentralmutter	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


Zeichnungen

Montageausschnitt



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailzeichnung

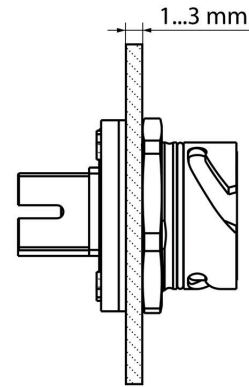

Wandstärke bei Verwendung der Zentralverschraubung


IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

RJ45

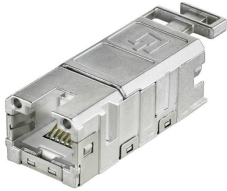

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-C	Ausführung
Best.-Nr.	1962840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausführung
Best.-Nr.	1962850000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausführung
Best.-Nr.	1963840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausführung
Best.-Nr.	1963830000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14




Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Ausführung
Best.-Nr.	1964430000	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Ausführung
Best.-Nr.	1962870000	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
VPE	10 ST	

LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

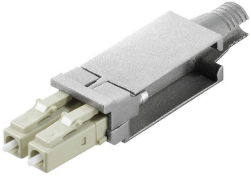**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-LCD-MM-C	Ausführung
Best.-Nr.	1964420000	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-LCD-SM-C	Ausführung
Best.-Nr.	1962880000	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
VPE	10 ST	

USB


USB Einsätze für FrontCom®

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-USB-A	Ausführung
Best.-Nr.	1019570000	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

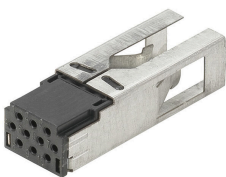

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
VPE	10 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 ST	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	1965700000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 ST	