


**IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

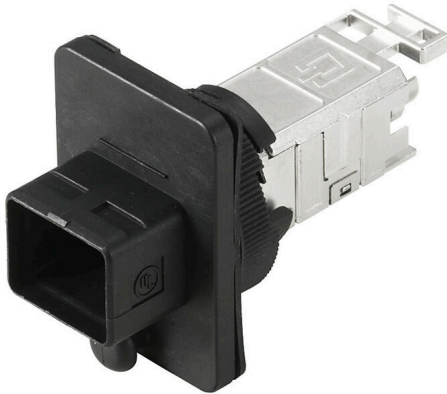

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.	<a href="#">1963730000</a>
Art	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	31.5 g
--------------	--------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Variante 4, IDC, PROFINET	Beschaltung	PROFINET
Dichtungsmaterial	NBR	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max.	1.6 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig	0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig	0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Schirmung	360°-Rundumgehäuse
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51
---------------------	---

### Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3bt		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Zeichnungen

### Montageausschnitt



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963900000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	

### Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106  
 Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963160000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1271240000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963170000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248653980	EA (ISO/IEC 11801 2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963180000</a>	Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248653973	2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963190000</a>	Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651672	IEC 11801 2010)
VPE	1 ST	