



LWL Steckverbinder SC-Duplex gemäß IEC 61754-4 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Stecker SC-Duplex, Singlemode, IP20
Best.-Nr.	1964410000
Art	IE-PS-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248649020
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.14 g
--------------	--------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Material Knickschutztülle	TPE	Artikelbeschreibung	Stecker SC-Duplex, Singlemode
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Manteldurchmesser, max.	3 mm
Manteldurchmesser, min.	2.8 mm	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Aufbau	Halterahmen zur Integration von Simplex-Steckern
Fasertyp	GOF, Singlemode	Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB
Anschluss 1	SC-Duplex	Anschluss 2	kleben, crimpen, polieren
Kabelabzugskraft, min.	100 N	Einzeladerdurchmesser, min	0.6 mm
Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss	Rückflusssdämpfung	≥ 30 dB
Material Druckfeder	Edelstahl	Material Ferrule	Zirkonia
Material Staubschutzkappe	TPE	Einzeladerdurchmesser, max	1.4 mm
Material Crimphülse	Kupfer, vernickelt		

Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61754-4	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	-------------	---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Zeichnungen

Maßzeichnung

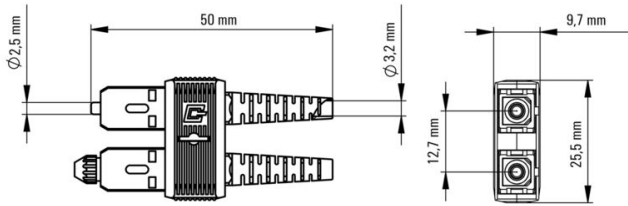

Zubehör**...für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC****GOF**

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67

POF

- Für POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67

- Für POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST und IP 67

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-CT-SC-GOF	Ausführung
Best.-Nr.	9205320000	Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4032248725458	
VPE	1 ST	

Scheren

Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCISSORS KEVLAR	Ausführung
Best.-Nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
VPE	1 ST	